



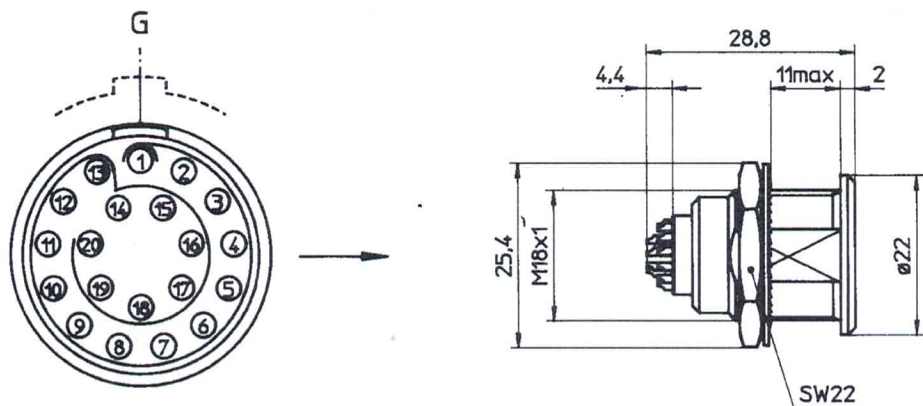

Corps	: Laiton (ASTMC385)	Chromé (FS-QQ-C-320B)
Couronne de masse	: Bronze (ASTMC544)	Nickelé (MIL-STD-1344A)
Isolant	: PEEK (MIL-P-46183)	
Contact femelle	: Bronze (ASTMC544)	Doré (MIL-G-45204C Type I Classe1)
Rondelle éventail	: Bronze (ASTMC521)	Nickelé (FS-QQ-N-290A)
Autres pièces métalliques	: Laiton (ASTMC385)	Nickelé (FS-QQ-N-290A)

Percage du
panneau

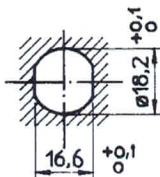

Couple de
serrage de
l'écrou : 9 Nm

Embase droite à écrou ,
avec positionnement G .
Série 3B , multicontact(20)

ETUDE N°

Echelle	Dessiné	27.10.93	X.K / R.M
	Contrôle	21.12.01	R.M
	Modif.	01	21.12.01 / 0.V

LEMO

1024 Ecublens



EGG.3B.320.CLL